

Sistemas de llenado de bombas de pistón de mesa

Simplifique la dispensación repetitiva

- Dispense de <1 a 130 ml
- Mantenga una alta precisión ($\pm 0.5\%$ o mejor) con una tasa de ciclo alta
- Maneje una amplia gama de viscosidades



COMPONENTES Requeridos del sistema


- 1) Rellenador de mesa
- 2) Bomba de pistón
- Optativo
- 3) Kit para mantenimiento
- 4) Soporte de boquilla manual con interruptor remoto

Ideal para líquidos de flujo libre, semiviscosos o viscosos. Opere el sistema mediante el interruptor de pie (se incluye con el sistema) o el modo de ciclo continuo. Para los rellenos de mesa 76400-00, -10 y -20, solicite el soporte de boquilla manual optativo 76500-90 con interruptor remoto para una operación portátil.

El relleno de mesa incluye: interruptor de pie y cable de 70.87" (1.8 m) con enchufe IEC 320.

La bomba incluye: mangueras de entrada y de descarga y boquilla de acero inoxidable.

El kit para mantenimiento incluye: sellos de bomba y juntas tóricas de repuesto.

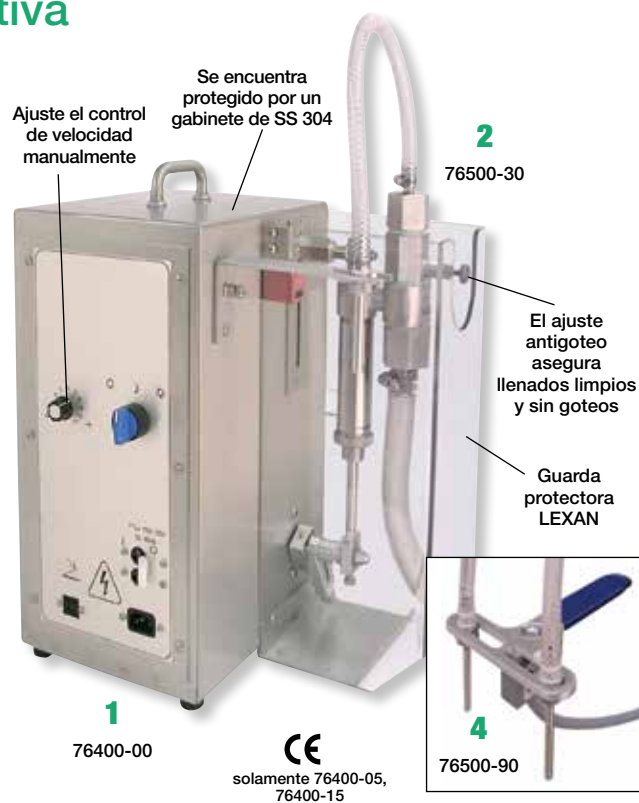

1. Rellenadores de mesa

Descripción	N.º de bombas de pistón aceptadas	Bombas de pistón compatibles	Viscosidad cinemática	Tamaños de llenado	Tasa del ciclo†	Potencia	Número de catálogo	Precio
Rellenador de mesa de bomba de pistón de cabezal simple	Uno	76500-00, -10, -20, -30, -60	Flujo libre††, semiviscoso††	<1 a 130 ml	3 a 35 llenados/minuto	110 VCA 220 VCA	YV-76400-00 YV-76400-05	
Rellenador de mesa de bomba de pistón de cabezal doble	Hasta 2	76500-10, -20, -30, -60	Flujo libre††, semiviscoso††	<1 a 130 ml	6 a 70 llenados/minuto	110 VCA 220 VCA	YV-76400-10 YV-76400-15	
Rellenador de mesa de bomba de pistón de cabezal doble con actuador de válvula	Hasta 2	76500-10, -20, -30, -60 76500-40, -50 (para la función de actuador de válvula)	Semiviscoso††, viscosidad alta†††	<1 a 130 ml	6 a 70 llenados/minuto	110 VCA 220 VCA	YV-76400-20 YV-76400-25†	

†Las tasas de dispensación pueden variar según el producto, el volumen de llenado y la precisión deseada. †El relleno de mesa no cuenta con la marca CE.

††Semiviscoso = aceites ligeros, acondicionador, champú, jarabe ligero, soluciones saturadas, agar, loción para cuerpo o manos

†††Viscosidad alta = crema, champú pesado, pasta, detergente, jarabe pesado

Especificaciones para las bombas de pistón y los kits para mantenimiento

Precisión: $\pm 0.5\%$ o mejor

Materiales humectados: acero inoxidable, silicona y PTFE

Tipo de pistón: acero inoxidable con junta tórica

2. Bombas de pistón						3. Kits para mantenimiento			
Volumen de dispensación	Viscosidad del líquido	Tipo de válvula de entrada y descarga	Manguera de conexión	Manguera de descarga	Boquilla	Número de catálogo	Precio	Número de catálogo	Precio
0.1 a 1.0 ml	Flujo libre††	Antirretorno de bola de SS, accionamiento pasivo	trenza de 3/16" (0.48 cm) de DI de PVC reforzado	trenza de 1/8" (0.32 cm) de DI de PVC reforzado	SS de 1/16" (0.16 cm)	YV-76500-00		YV-76500-01	
0.3 a 3.0 ml	Flujo libre††, semiviscoso††	Antirretorno de bola de SS, accionamiento pasivo	trenza de 3/8" (0.95 cm) de DI de PVC reforzado	trenza de 1/8" (0.32 cm) de DI de PVC reforzado	SS de 1/8" (0.32 cm)	YV-76500-10		YV-76500-11	
1.5 a 15 ml	Flujo libre††, semiviscoso††	Antirretorno de bola de SS, accionamiento pasivo	trenza de 3/8" (0.95 cm) de DI de PVC reforzado	trenza de 3/16" (0.48 cm) de DI de PVC reforzado	SS de 3/16" (0.48 cm)	YV-76500-20		YV-76500-21	
6.0 a 60 ml	Flujo libre††, semiviscoso††	Antirretorno de bola de SS, accionamiento pasivo	trenza de 3/4" (1.91 cm) de DI de PVC reforzado	trenza de 3/8" (0.95 cm) de DI de PVC reforzado	SS de 3/8" (0.95 cm)	YV-76500-30		YV-76500-31	
1.0 a 10 ml	Semiviscoso††, viscosidad alta†††	Válvula de rollo, accionamiento neumático	trenza de 3/8" (0.95 cm) de DI de PVC reforzado	trenza de 3/16" (0.48 cm) de DI de PVC reforzado	SS de 3/16" (0.48 cm)	YV-76500-40		YV-76500-41	
6.0 a 60 ml	Semiviscoso††, viscosidad alta†††	Válvula de rollo, accionamiento neumático	trenza de 3/4" (1.91 cm) de DI de PVC reforzado	trenza de 3/8" (0.95 cm) de DI de PVC reforzado	SS de 3/8" (0.95 cm)	YV-76500-50		YV-76500-51	
13.0 a 130 ml	Flujo libre††	Antirretorno de bola de SS, accionamiento pasivo	trenza de 3/8" (0.95 cm) de DI de PVC reforzado	trenza de 3/8" (0.95 cm) de DI de PVC reforzado	SS de 3/8" (0.95 cm)	YV-76500-60		YV-76500-61	

††Flujo libre = soluciones acuosas, reactivos ligeros a base de agua

††Semiviscoso = aceites ligeros, acondicionador, champú, jarabe ligero, soluciones saturadas, agar, loción para cuerpo o manos

†††Viscosidad alta = crema, champú pesado, pasta, detergente, jarabe pesado

4. Soporte de boquilla manual

[YV-76500-90](#) Soporte de boquilla manual con interruptor remoto Use solamente con rellenos de mesa de 110 VCA

Para obtener más información, contacte a su proveedor local

Cole-Parmer®