


## Conexiones dentadas Masterflex®

Diseñadas para tolerancias reducidas y fabricadas con materiales vírgenes

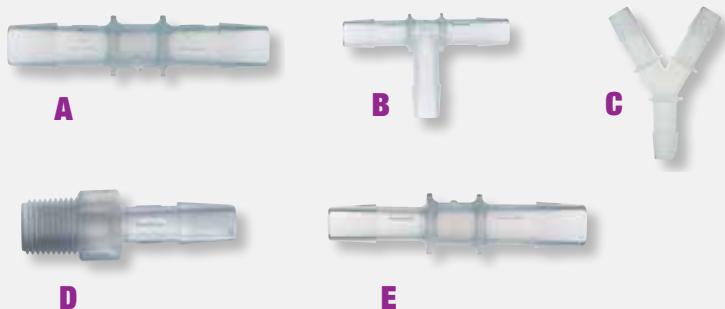

**MASTERFLEX®**

### Especificaciones

- ✓ **Polietileno de alta densidad (HDPE):** muy buena resistencia química. Intervalo de temp.: -65 a 150 °F (-53 a 65 °C). Esterilice solo con óxido de etileno.
- ✓ **Nylon:** buena resistencia química. Intervalo de temp.: -50 a 250 °F (-46 a 121 °C). Esterilice solo con óxido de etileno.
- ✓ **Polipropileno (PP):** muy buena resistencia química. Intervalo de temp.: -32 a 275 °F (0 a 135 °C). Esterilice con óxido de etileno o autoclave.
- ✓ **Fluoruro de polivinilideno (PVDF):** excelente resistencia química. Intervalo de temp.: -80 a 265 °F (-62 a 129 °C). Esterilice con óxido de etileno o autoclave.

Tamaño	Usos con tamaños de mangueras Masterflex®			HDPE		Nylon		Polipropileno		PVDF	
	L/S®	I/P®	B/T®	Número de catálogo	Precio/pqte. de 10	Número de catálogo	Precio/pqte. de 10	Número de catálogo	Precio/pqte. de 10	Número de catálogo	Precio/pqte. de 10
<b>A. Conectores rectos</b>											
1/16"	13, 14	—	—	<a href="#">YV-30612-01</a>		<a href="#">YV-30612-02</a>		<a href="#">YV-30612-43</a>		<a href="#">YV-30612-04</a>	
1/8"	16	—	—	<a href="#">YV-30612-05</a>		<a href="#">YV-30612-06</a>		<a href="#">YV-30612-47</a>		<a href="#">YV-30612-08</a>	
3/16"	15, 25	—	—	<a href="#">YV-30612-09</a>		<a href="#">YV-30612-10</a>		<a href="#">YV-30612-51</a>		<a href="#">YV-30612-12</a>	
1/4"	17, 24	26	—	<a href="#">YV-30612-13</a>		<a href="#">YV-30612-14</a>		<a href="#">YV-30612-55</a>		<a href="#">YV-30612-16</a>	
3/8"	18, 35, 36	70, 73	86	<a href="#">YV-30612-17</a>		<a href="#">YV-30612-18</a>		<a href="#">YV-30612-59</a>		<a href="#">YV-30612-20</a>	
1/2"	—	82, 88	88	<a href="#">YV-30612-21</a>		<a href="#">YV-30612-22</a>		<a href="#">YV-30612-63</a>		<a href="#">YV-30612-24</a>	
5/8"	—	89	—	<a href="#">YV-30612-25</a>		<a href="#">YV-30612-26</a>		<a href="#">YV-30612-67</a>		<a href="#">YV-30612-28</a>	
3/4"	—	—	90	<a href="#">YV-30612-29</a>		<a href="#">YV-30612-30</a>		<a href="#">YV-30612-71</a>		<a href="#">YV-30612-32</a>	
1"	—	—	92	<a href="#">YV-30612-33</a>		<a href="#">YV-30612-34</a>		<a href="#">YV-30612-75</a>		<a href="#">YV-30612-36</a>	
<b>B. Conectores en "T" (patas iguales)</b>											
1/16"	13, 14	—	—	<a href="#">YV-30613-01</a>		<a href="#">YV-30613-02</a>		<a href="#">YV-30613-43</a>		<a href="#">YV-30613-04</a>	
1/8"	16	—	—	<a href="#">YV-30613-05</a>		<a href="#">YV-30613-06</a>		<a href="#">YV-30613-47</a>		<a href="#">YV-30613-08</a>	
3/16"	15, 25	—	—	<a href="#">YV-30613-09</a>		<a href="#">YV-30613-10</a>		<a href="#">YV-30613-51</a>		<a href="#">YV-30613-12</a>	
1/4"	17, 24	26	—	<a href="#">YV-30613-13</a>		<a href="#">YV-30613-14</a>		<a href="#">YV-30613-55</a>		<a href="#">YV-30613-16</a>	
3/8"	18, 35, 36	70, 73	86	<a href="#">YV-30613-17</a>		<a href="#">YV-30613-18</a>		<a href="#">YV-30613-59</a>		<a href="#">YV-30613-20</a>	
1/2"	—	82, 88	88	<a href="#">YV-30613-21</a>		<a href="#">YV-30613-22</a>		<a href="#">YV-30613-63</a>		<a href="#">YV-30613-24</a>	
5/8"	—	89	—	<a href="#">YV-30613-25</a>		<a href="#">YV-30613-26</a>		<a href="#">YV-30613-67</a>		<a href="#">YV-30613-28</a>	
3/4"	—	—	90	<a href="#">YV-30613-29</a>		<a href="#">YV-30613-30</a>		<a href="#">YV-30613-71</a>		<a href="#">YV-30613-32</a>	
1"	—	—	92	<a href="#">YV-30613-33</a>		<a href="#">YV-30613-34</a>		<a href="#">YV-30613-75</a>		<a href="#">YV-30613-36</a>	
<b>C. Conectores en "Y" (patas iguales)</b>											
1/16"	13, 14	—	—	<a href="#">YV-30614-01</a>		<a href="#">YV-30614-02</a>		<a href="#">YV-30614-43</a>		<a href="#">YV-30614-04</a>	
1/8"	16	—	—	<a href="#">YV-30614-05</a>		<a href="#">YV-30614-06</a>		<a href="#">YV-30614-47</a>		<a href="#">YV-30614-08</a>	
3/16"	15, 25	—	—	<a href="#">YV-30614-09</a>		<a href="#">YV-30614-10</a>		<a href="#">YV-30614-51</a>		<a href="#">YV-30614-12</a>	
1/4"	17, 24	26	—	<a href="#">YV-30614-13</a>		<a href="#">YV-30614-14</a>		<a href="#">YV-30614-55</a>		<a href="#">YV-30614-16</a>	
3/8"	18, 35, 36	70, 73	86	<a href="#">YV-30614-17</a>		<a href="#">YV-30614-18</a>		<a href="#">YV-30614-59</a>		<a href="#">YV-30614-20</a>	
1/2"	—	82, 88	88	<a href="#">YV-30614-21</a>		<a href="#">YV-30614-22</a>		<a href="#">YV-30614-63</a>		<a href="#">YV-30614-24</a>	
<b>D. Adaptadores roscados macho NPT, NPT (M) x DI de la manguera</b>											
1/8" x 1/8"	16	—	—	<a href="#">YV-30615-05</a>		<a href="#">YV-30615-06</a>		<a href="#">YV-30615-47</a>		<a href="#">YV-30615-08</a>	
3/16" x 1/8"	15, 25	—	—	<a href="#">YV-30615-09</a>		<a href="#">YV-30615-10</a>		<a href="#">YV-30615-51</a>		<a href="#">YV-30615-12</a>	
1/4" x 1/4"	17, 24	26	—	<a href="#">YV-30615-13</a>		<a href="#">YV-30615-14</a>		<a href="#">YV-30615-55</a>		<a href="#">YV-30615-16</a>	
3/8" x 1/4"	18, 35, 36	70, 73	86	<a href="#">YV-30615-17</a>		<a href="#">YV-30615-18</a>		<a href="#">YV-30615-59</a>		<a href="#">YV-30615-20</a>	
1/2" x 1/2"	—	82, 88	88	<a href="#">YV-30615-21</a>		<a href="#">YV-30615-22</a>		<a href="#">YV-30615-63</a>		<a href="#">YV-30615-24</a>	
5/8" x 1/2"	—	89	—	<a href="#">YV-30615-25</a>		<a href="#">YV-30615-26</a>		<a href="#">YV-30615-67</a>		<a href="#">YV-30615-28</a>	
3/4" x 1/2"	—	—	90	<a href="#">YV-30615-29</a>		<a href="#">YV-30615-30</a>		<a href="#">YV-30615-71</a>		<a href="#">YV-30615-32</a>	
<b>E. Conectores de reducción</b>											
1/16" x 1/8"	13, 14	—	—	<a href="#">YV-30616-01</a>		<a href="#">YV-30616-02</a>		<a href="#">YV-30616-43</a>		<a href="#">YV-30616-04</a>	
1/8" x 3/32"	16	—	—	<a href="#">YV-30616-05</a>		<a href="#">YV-30616-06</a>		<a href="#">YV-30616-47</a>		<a href="#">YV-30616-08</a>	
3/16" x 1/8"	15, 25	—	—	<a href="#">YV-30616-09</a>		<a href="#">YV-30616-10</a>		<a href="#">YV-30616-51</a>		<a href="#">YV-30616-12</a>	
1/4" x 1/8"	17, 24	26	—	<a href="#">YV-30616-13</a>		<a href="#">YV-30616-14</a>		<a href="#">YV-30616-55</a>		<a href="#">YV-30616-16</a>	
3/8" x 1/4"	18, 35, 36	70, 73	86	<a href="#">YV-30616-17</a>		<a href="#">YV-30616-18</a>		<a href="#">YV-30616-59</a>		<a href="#">YV-30616-20</a>	
1/2" x 3/8"	—	82, 88	88	<a href="#">YV-30616-21</a>		<a href="#">YV-30616-22</a>		<a href="#">YV-30616-63</a>		<a href="#">YV-30616-24</a>	
5/8" x 1/2"	—	89	—	<a href="#">YV-30616-25</a>		<a href="#">YV-30616-26</a>		<a href="#">YV-30616-67</a>		<a href="#">YV-30616-28</a>	
3/4" x 1/2"	—	—	90	<a href="#">YV-30616-29</a>		<a href="#">YV-30616-30</a>		<a href="#">YV-30616-71</a>		<a href="#">YV-30616-32</a>	
1" x 1/2"	—	—	92	<a href="#">YV-30616-33</a>		<a href="#">YV-30616-34</a>		<a href="#">YV-30616-75</a>		<a href="#">YV-30616-36</a>	