

 
Tapones de tubería, NPT (M)



AE HDPE

AF Nylon

AG PVDF



AH PFA

AI SS 316

Tapones de tubería, UNF (M)



AJ Nylon

AK PP

AL PVDF

Conectores de mamparo



AM⁺ Nylon

AN⁺ PVC

AO⁺ PP




AP⁺ LLDPE

†Rosca NPT (H) completa.

‡Rosca NPT (H) solo de un lado.

Conectores de mamparo giratorios

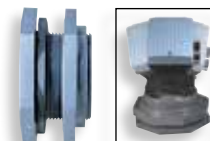

AQ PVC

Tamaño de rosca	Material	Referencia	Número de catálogo	Cant./ pqte.	Precio/ pqte.
Tapones de tubería, NPT (M)					
1/16"	PVDF	AG	YV-30706-20	10	
1/8"	HDPE	AE	YV-31701-90	10	
1/8"	Nylon	AF	YV-31701-91	10	
1/8"	PVDF	AG	YV-30706-21	10	
1/8"	SS 316	AI	YV-31411-05	1	
1/8"	PFA	AH	YV-06546-37	1	
1/4"	HDPE	AE	YV-30401-43	10	
1/4"	Nylon	AF	YV-30401-42	10	
1/4"	PFA	AH	YV-06546-38	1	
1/4"	SS 316	AI	YV-31411-06	1	
3/8"	HDPE	AE	YV-30401-51	10	
3/8"	Nylon	AF	YV-30401-50	10	
3/8"	PFA	AH	YV-06546-39	1	
3/8"	SS 316	AI	YV-31408-07	1	
1/2"	HDPE	AE	YV-30401-39	10	
1/2"	Nylon	AF	YV-30401-38	10	
1/2"	PFA	AH	YV-06546-40	1	
1/2"	SS 316	AI	YV-31408-08	1	
3/4"	HDPE	AE	YV-30401-47	10	
3/4"	Nylon	AF	YV-30401-46	10	
3/4"	PFA	AH	YV-06546-41	1	
1"	SS 316	AI	YV-31411-10	1	
1"	Nylon	AF	YV-30401-36	10	
Tapones de tubería, UNF (M)					
10-32	Nylon	AJ	YV-31502-30	25	
10-32	PP	AK	YV-31503-30	25	
10-32	PVDF	AL	YV-30706-30	10	
1/4-28	PVDF	AL	YV-30706-31	10	

Tamaño de rosca	Material	Referencia	Número de catálogo	Cant./ pqte.	Precio/ pqte.
Conectores de mamparo, NPT (H) x DE†					
1/8" x 5/8"	Nylon	AM	YV-06349-10	6	
1/4" x 3/4"			YV-06349-11	6	
3/8" x 7/8"			YV-06349-12	6	
1/4" x 27/32"	PVC	AN	YV-06445-10	1	
1/2" x 1 3/8"			YV-06445-21	1	
3/4" x 1 5/8"			YV-06445-31	1	
1" x 1 7/8"	PVC	AN	YV-06445-41	1	
1 1/2" x 2 3/8"			YV-06445-71	1	
2" x 3 1/2"			YV-06445-81	1	
1/2" x 1 3/8"	PP	AO	YV-06447-21	1	
3/4" x 1 5/8"			YV-06447-31	1	
1" x 1 7/8"			YV-06447-41	1	
1 1/2" x 2 3/8"	LLDPE	AP	YV-06447-71	1	
2" x 3 1/2"			YV-06447-81	1	
3/4" x 1 1/16"			YV-06924-50	1	
1" x 2 5/8"	LLDPE	AP	YV-06924-51	1	
1 1/4" x 2 3/8"			YV-06924-52	1	
1 1/2" x 2 3/8"			YV-06924-53	1	
2" x 3 1/4"	LLDPE	AP	YV-06924-54	1	
3" x 4 3/8"			YV-06924-55	1	
Conectores de mamparo giratorios, NPT (H)					
1"	PVC	AQ	YV-31800-00	1	
2"			YV-31800-10	1	
3"			YV-31800-20	1	

†Las conexiones de nylon no tienen juntas; las conexiones de PVC y PP tienen juntas de neopreno; las conexiones de LLDPE tienen juntas de EPDM y las conexiones de PVDF tienen juntas de Viton®.

Cinta para roscas de PTFE Cole-Parmer®

Evita las fugas y las filtraciones

Descripción	Ancho del rollo	Longitud del rollo	N.º de cat.	Precio
Cinta de plomero	1/2"	13 m	YV-08270-33	
Cinta de plomero	3/4"	13 m	YV-08270-34	
Hilo sellador	3/32"	6 m	YV-08782-45	




Colectores de material termoplástico NPT (H)

Organice el curso del líquido con facilidad

Especificaciones

Material	Presión máxima	Intervalo de temperatura
Nylon	200 psi	-60 a 180 °F (-54 a 82 °C)
Polipropileno	150 psi	32 a 210 °F (0 a 99 °C)
PTFE	120 psi	-200 a 300 °F (-129 a 150 °C)
PVDF	150 psi	-65 a 230 °F (54 a 110 °C)

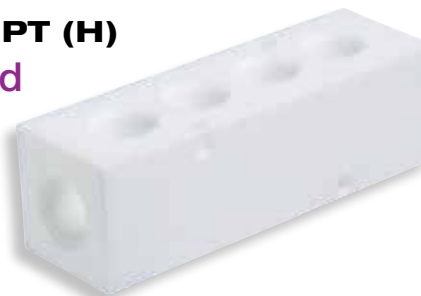

Cant. de salidas	Entrada NPT (H)	Salida NPT (H)	Orificio de montaje	Dimensión (L x An x Al)	Nylon		Polipropileno		PTFE		PVDF	
					N.º de cat.	Precio	N.º de cat.	Precio	N.º de cat.	Precio	N.º de cat.	Precio
4	1/4"	1/8"	0.17"	3 1/4" x 1" x 1"	YV-31522-37		YV-31522-07		YV-31521-07		YV-31523-37	
	3/8"	1/4"	0.20"	4 1/8" x 1 1/4" x 1 1/4"	YV-31522-39		YV-31522-09		YV-31521-09		YV-31523-39	
	1/2"	3/8"	0.20"	4 3/4" x 1 1/2" x 1 1/2"	YV-31522-41		YV-31522-11		YV-31521-11		YV-31523-41	
6	1/4"	1/8"	0.17"	4 3/4" x 1" x 1"	YV-31522-43		YV-31522-13		YV-31521-13		YV-31523-43	
	3/8"	1/4"	0.20"	5 7/8" x 1 1/4" x 1 1/4"	YV-31522-45		YV-31522-15		YV-31521-15		YV-31523-45	
	1/2"	3/8"	0.20"	6 3/4" x 1 1/2" x 1 1/2"	YV-31522-47		YV-31522-17		YV-31521-17		YV-31523-47	
10	1/4"	1/8"	0.17"	7 3/4" x 1" x 1"	YV-31522-55		YV-31522-25		YV-31521-25		YV-31523-55	
	3/8"	1/4"	0.20"	9 3/8" x 1 1/4" x 1 1/4"	YV-31522-57		YV-31522-27		YV-31521-27		YV-31523-57	
	1/2"	3/8"	0.20"	10 3/4" x 1 1/2" x 1 1/2"	YV-31522-59		YV-31522-29		YV-31521-29		YV-31523-59	