

### Especificaciones


**Polipropileno (PP).** Fabricadas con polipropileno natural sin componentes derivados de animales. Cumplen con las especificaciones de la Clase VI de la USP. Muy buena resistencia química. La temperatura máxima es 190 °F (87 °C). Esterilice con óxido de etileno e irradiación gamma (no se recomienda para autoclave).

**Policarbonato (PC).** Buena resistencia química. La temperatura máxima es 273 °F (133 °C). Esterilice con óxido de etileno e irradiación gamma (no se recomienda para autoclave).

**Nylon.** Buena resistencia química. La temperatura máxima es 455 °F (235 °C). Esterilice con autoclave, óxido de etileno o irradiación gamma.

**PVDF.** Excelente resistencia química. Sin ingredientes de origen animal. La temperatura máxima es 244 °F (117 °C). Esterilice con autoclave, óxido de etileno o irradiación gamma.

Referencia	Descripción	Polipropileno		Policarbonato		Nylon		PVDF	
		Número de catálogo	Precio/pqte.	Número de catálogo	Precio/pqte.	Número de catálogo	Precio/pqte.	Número de catálogo	Precio/pqte.
<b>Adaptadores macho tipo Luer-Lock x espiga para manguera estándar</b>									
R	Macho tipo Luer-Lock x espiga para manguera de 1/16"	<a href="#">YV-45518-00</a>		<a href="#">YV-45504-00</a>		<a href="#">YV-45505-00</a>		<a href="#">YV-45513-00</a>	
	Macho tipo Luer-Lock x espiga para manguera de 3/32"	<a href="#">YV-45518-02</a>		<a href="#">YV-45504-02</a>		<a href="#">YV-45505-02</a>		<a href="#">YV-45513-02</a>	
	Macho tipo Luer-Lock x espiga para manguera de 1/8"	<a href="#">YV-30800-24</a>		<a href="#">YV-45504-04</a>		<a href="#">YV-45505-04</a>		<a href="#">YV-45513-04</a>	
	Macho tipo Luer-Lock x espiga para manguera de 5/32"	<a href="#">YV-45518-06</a>		<a href="#">YV-45504-06</a>		<a href="#">YV-45505-06</a>		<a href="#">YV-45513-06</a>	
	Macho tipo Luer-Lock x espiga para manguera de 3/16"	<a href="#">YV-45518-08</a>		<a href="#">YV-45504-08</a>		<a href="#">YV-45505-08</a>		<a href="#">YV-45513-08</a>	
	Macho tipo Luer-Lock x espiga para manguera de 1/4"	<a href="#">YV-30800-22</a>		<a href="#">YV-45504-19</a>		<a href="#">YV-45505-19</a>		—	
<b>Adaptadores macho tipo Luer-Lock x espiga para manguera (calibre ancho)</b>									
S	Macho tipo Luer x espiga para manguera de 1/16" (calibre ancho)	<a href="#">YV-30800-16</a>		—		<a href="#">YV-45505-31</a>		—	
	Macho tipo Luer x espiga para manguera de 3/32" (calibre ancho)	—		—		<a href="#">YV-45505-32</a>		—	
	Macho tipo Luer x espiga para manguera de 1/8" (calibre ancho)	<a href="#">YV-30800-18</a>		—		<a href="#">YV-45505-33</a>		—	
<b>Adaptadores macho tipo Luer-Lock x espiga para manguera (espiga de perfil bajo)</b>									
T	Macho tipo Luer x espiga para manguera de 1/16"	<a href="#">YV-45518-07</a>		<a href="#">YV-45504-07</a>		<a href="#">YV-45505-07</a>		—	
	Macho tipo Luer x espiga para manguera de 3/32"	<a href="#">YV-30800-28</a>		—		<a href="#">YV-45505-09</a>		<a href="#">YV-45513-09</a>	
	Macho tipo Luer x espiga para manguera de 1/8"	<a href="#">YV-45518-11</a>		<a href="#">YV-45504-11</a>		<a href="#">YV-45505-11</a>		<a href="#">YV-45513-11</a>	
	Macho tipo Luer x espiga para manguera de 0.17"	<a href="#">YV-45518-13</a>		<a href="#">YV-45504-13</a>		<a href="#">YV-45505-13</a>		—	
<b>Adaptadores macho tipo Luer x espiga para manguera (para utilizar con "W" de anillo de bloqueo giratorio separado)</b>									
U	Macho tipo Luer x espiga para manguera de 1/16"	<a href="#">YV-45518-40</a>		<a href="#">YV-45504-40</a>		<a href="#">YV-45505-40</a>		—	
	Macho tipo Luer x espiga para manguera de 3/32"	<a href="#">YV-45518-42</a>		<a href="#">YV-45504-42</a>		<a href="#">YV-45505-42</a>		—	
	Macho tipo Luer x espiga para manguera de 1/8"	<a href="#">YV-45518-44</a>		<a href="#">YV-45504-44</a>		<a href="#">YV-45505-44</a>		—	
	Macho tipo Luer x espiga para manguera de 5/32"	<a href="#">YV-45518-46</a>		<a href="#">YV-45504-46</a>		<a href="#">YV-45505-46</a>		—	
	Macho tipo Luer x espiga para manguera de 3/16"	<a href="#">YV-45518-48</a>		<a href="#">YV-45504-48</a>		<a href="#">YV-45505-48</a>		—	
	Macho tipo Luer x espiga para manguera de 1/4"	<a href="#">YV-45518-50</a>		<a href="#">YV-45504-50</a>		<a href="#">YV-45505-50</a>		—	
<b>Adaptadores macho tipo Luer x espiga para manguera (calibre ancho) (para utilizar con "W" de anillo de bloqueo giratorio separado)</b>									
V	Macho tipo Luer x espiga para manguera de 1/16"	<a href="#">YV-45518-41</a>		<a href="#">YV-45504-41</a>		<a href="#">YV-45505-41</a>		—	
	Macho tipo Luer x espiga para manguera de 3/32"	<a href="#">YV-45518-43</a>		—		—		—	
	Macho tipo Luer x espiga para manguera de 1/8"	<a href="#">YV-45518-45</a>		<a href="#">YV-45504-45</a>		<a href="#">YV-45505-45</a>		—	
W	Anillo de bloqueo tipo Luer a presión	<a href="#">YV-45518-74</a>		<a href="#">YV-45504-74</a>		<a href="#">YV-45505-74</a>		—	
<b>Adaptadores macho tipo Luer deslizantes x espiga para manguera (sin anillo de bloqueo)</b>									
X	Macho tipo Luer x espiga para manguera de 1/16"	<a href="#">YV-45518-22</a>		<a href="#">YV-45504-22</a>		<a href="#">YV-45505-22</a>		<a href="#">YV-45513-22</a>	
	Macho tipo Luer x espiga para manguera de 3/32"	<a href="#">YV-45518-24</a>		<a href="#">YV-45504-24</a>		<a href="#">YV-45505-24</a>		<a href="#">YV-45513-24</a>	
	Macho tipo Luer x espiga para manguera de 1/8"	<a href="#">YV-45518-26</a>		<a href="#">YV-45504-26</a>		<a href="#">YV-45505-26</a>		<a href="#">YV-45513-26</a>	
	Macho tipo Luer x espiga para manguera de 5/32"	<a href="#">YV-45518-28</a>		<a href="#">YV-45504-28</a>		<a href="#">YV-45505-28</a>		<a href="#">YV-45513-28</a>	
	Macho tipo Luer x espiga para manguera de 3/16"	<a href="#">YV-45518-52</a>		<a href="#">YV-45504-52</a>		<a href="#">YV-45505-52</a>		—	
	Macho tipo Luer x espiga para manguera de 1/4"	<a href="#">YV-45518-54</a>		<a href="#">YV-45504-54</a>		<a href="#">YV-45505-54</a>		—	
<b>Adaptadores macho</b>									
Y	Macho tipo Luer x macho tipo Luer	<a href="#">YV-30800-14</a>		<a href="#">YV-45504-72</a>		<a href="#">YV-45505-72</a>		<a href="#">YV-45513-72</a>	
Z	Conector de seguridad macho tipo Luer	<a href="#">YV-30800-30</a>		<a href="#">YV-45504-56</a>		<a href="#">YV-45505-56</a>		<a href="#">YV-45513-56</a>	
AA	Tapón macho tipo Luer	<a href="#">YV-45518-58</a>		<a href="#">YV-45504-58</a>		<a href="#">YV-45505-58</a>		—	
AB	Tapón macho tipo Luer con bucle de sujeción	<a href="#">YV-45518-70</a>		<a href="#">YV-45504-70</a>		<a href="#">YV-45505-70</a>		—	
AC	Macho tipo Luer con anillo de bloqueo y 3/16" hex. a UNF de 1/4-28	<a href="#">YV-45518-81</a>		—		—		<a href="#">YV-45513-81</a>	
<b>Adaptadores macho tipo Luer con anillo de bloqueo integral x rosca</b>									
AD	Macho tipo Luer x rosca UNF de 1/4-28	<a href="#">YV-45518-82</a>		<a href="#">YV-45504-82</a>		<a href="#">YV-45505-82</a>		<a href="#">YV-45513-82</a>	
AE	Macho tipo Luer x rosca cónica especial de 10-32	<a href="#">YV-45518-84</a>		<a href="#">YV-45504-84</a>		<a href="#">YV-45505-84</a>		—	
AF	Macho tipo Luer x 1/16" hex. x rosca NPT de 1/8-27	<a href="#">YV-45518-86</a>		—		<a href="#">YV-45505-86</a>		<a href="#">YV-45513-86</a>	
AG	Macho tipo Luer x 3/16" hex. x rosca NPT de 1/4-18	<a href="#">YV-45518-88</a>		—		<a href="#">YV-45505-88</a>		—	

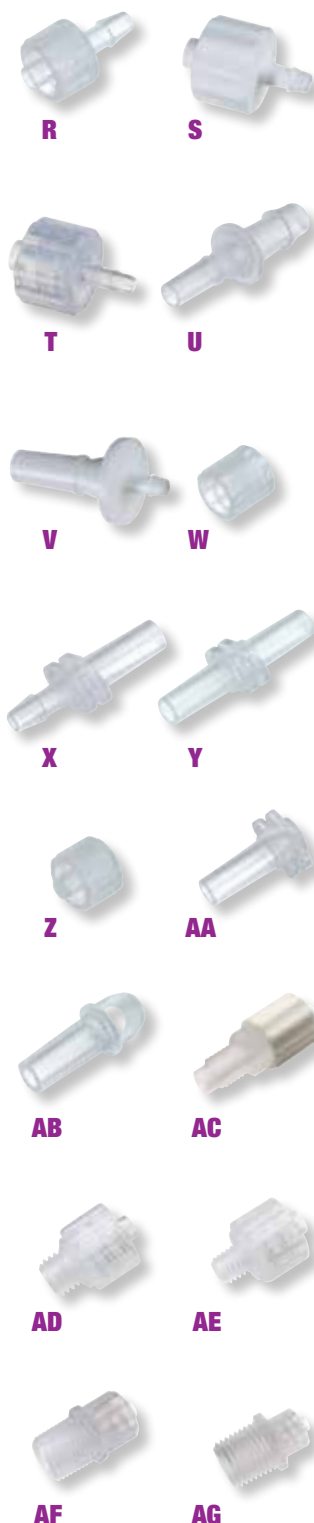

### Accesorios

[YV-45509-00](#) Anillo de bloqueo de montaje en panel, nylon negro. Paquete de 25 unidades

[YV-45509-02](#) Anillo de montaje en panel, nylon negro. Paquete de 25 unidades

[YV-45509-04](#) Tuerca de seguridad de montaje en panel; UNF de 1/4-28, nylon negro. Paquete de 25 unidades