


# Conexiones tipo Luer de metal, llaves de tres vías y colectores

## Limpieza sin problemas con un desarmado fácil

- Durabilidad excepcional.
- Las manijas de las llaves de tres vías giran 180°.
- Seleccione conexiones de acero inoxidable 316 para ambientes con sustancias químicas fuertes.
- Son esterilizables en autoclave.

### Conexiones de acero inoxidable 316 y latón niquelado

Referencia	Descripción	Acero inoxidable 316		Latón niquelado	
		Número de catálogo	Precio/unidad	Número de catálogo	Precio/unidad
<b>A</b>	Hembra tipo Luer x macho tipo Luer	<a href="#">YV-41507-20</a>		<a href="#">YV-41507-50</a>	
<b>B</b>	Hembra tipo Luer x macho tipo Luer-Lock	<a href="#">YV-41507-21</a>		<a href="#">YV-41507-51</a>	
<b>C</b>	Tapón macho tipo Luer	<a href="#">YV-41507-22</a>		<a href="#">YV-41507-54</a>	
	Conector de seguridad macho tipo Luer	<a href="#">YV-41507-23</a>		<a href="#">YV-41507-52</a>	
<b>D</b>	Tapón hembra tipo Luer	<a href="#">YV-41507-24</a>		<a href="#">YV-41507-53</a>	
<b>E</b>	Macho tipo Luer x macho tipo Luer	—		<a href="#">YV-41507-57</a>	
<b>F</b>	Macho tipo Luer-Lock x macho tipo Luer-Lock	<a href="#">YV-41507-90</a>		<a href="#">YV-41507-55</a>	
<b>G</b>	Hembra tipo Luer x hembra tipo Luer	<a href="#">YV-41507-89</a>		<a href="#">YV-41507-56</a>	
<b>H</b>	Macho tipo Luer x espiga para manguera de 1/4"	—		<a href="#">YV-41507-60</a>	
<b>I</b>	Macho tipo Luer-Lock x espiga para manguera de 1/16"	<a href="#">YV-41507-26</a>		<a href="#">YV-41507-62</a>	
	Macho tipo Luer-Lock x espiga para manguera de 1/8"	<a href="#">YV-41507-25</a>		<a href="#">YV-41507-61</a>	
	Macho tipo Luer-Lock x espiga para manguera de 1/4"	<a href="#">YV-41507-27</a>		<a href="#">YV-41507-66</a>	
<b>J</b>	Hembra tipo Luer x espiga para manguera de 1/16"	<a href="#">YV-41507-29</a>		<a href="#">YV-41507-64</a>	
	Hembra tipo Luer x espiga para manguera de 1/8"	<a href="#">YV-41507-28</a>		<a href="#">YV-41507-84</a>	
	Hembra tipo Luer x espiga para manguera de 3/16"	<a href="#">YV-41507-30</a>		<a href="#">YV-41507-65</a>	
<b>K</b>	Macho tipo Luer-Lock x rosca UNF de 10-32	<a href="#">YV-41507-31</a>		<a href="#">YV-41507-70</a>	
	Macho tipo Luer-Lock x rosca UNF de 1/4-28	<a href="#">YV-41507-32</a>		<a href="#">YV-41507-73</a>	
	Macho tipo Luer-Lock x NPT de 1/8"	<a href="#">YV-41507-44</a>		<a href="#">YV-41507-84</a>	
	Macho tipo Luer-Lock x NPT de 1/4"	<a href="#">YV-41507-45</a>		<a href="#">YV-41507-85</a>	
<b>L</b>	Hembra tipo Luer x rosca UNF de 10-32	<a href="#">YV-41507-33</a>		<a href="#">YV-41507-71</a>	
	Hembra tipo Luer x rosca UNF de 1/4-28	<a href="#">YV-41507-34</a>		<a href="#">YV-41507-72</a>	
	Hembra tipo Luer x NPT de 1/8"	<a href="#">YV-41507-46</a>		<a href="#">YV-41507-86</a>	
	Hembra tipo Luer x NPT de 1/4"	<a href="#">YV-41507-48</a>		<a href="#">YV-41507-87</a>	
<b>M</b>	Puerto de inyección de brazo lateral, 2 hembra, 1 macho tipo Luer	—		<a href="#">YV-41507-83</a>	

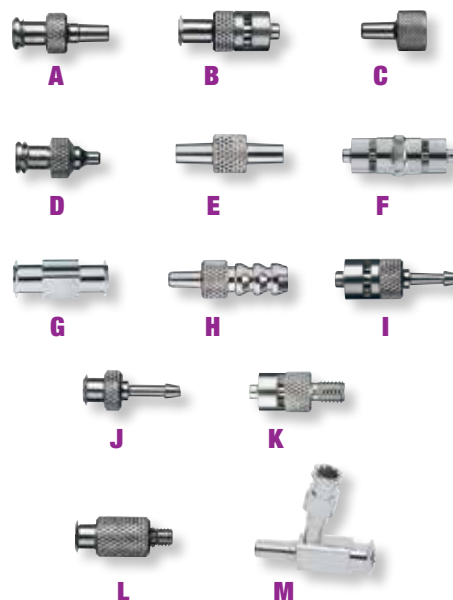


### Llaves de tres vías unidireccional




### Llaves de tres vías de latón niquelado y acero inoxidable

Referencia	Descripción	Número de catálogo	Precio/unidad
<b>Llaves de tres vías unidireccional de latón niquelado</b>			
<b>N</b>	Hembra tipo Luer x macho tipo Luer	<a href="#">YV-41507-00</a>	
<b>O</b>	Hembra tipo Luer x macho tipo Luer-Lock	<a href="#">YV-41507-01</a>	
<b>P</b>	Macho tipo Luer-Lock x macho tipo Luer-Lock	<a href="#">YV-41507-02</a>	
<b>Llaves de tres vías de latón niquelado</b>			
<b>Q</b>	Hembra tipo Luer x macho tipo Luer x hembra tipo Luer de brazo lateral (derecho)	<a href="#">YV-41507-10</a>	
<b>R</b>	Hembra tipo Luer x macho tipo Luer x hembra tipo Luer de brazo lateral (izquierdo)	<a href="#">YV-41507-14</a>	
<b>S</b>	Hembra tipo Luer x macho tipo Luer-Lock x espiga para manguera de 1/8" de brazo lateral	<a href="#">YV-41507-11</a>	
<b>T</b>	Hembra tipo Luer x macho tipo Luer-Lock x hembra tipo Luer de brazo lateral	<a href="#">YV-41507-12</a>	
<b>U</b>	Macho tipo Luer-Lock x macho tipo Luer-Lock x hembra tipo Luer de brazo lateral	<a href="#">YV-41507-13</a>	
<b>V</b>	Llave de tres vías en "Y", 2 hembra, 1 macho Luer-Lock	<a href="#">YV-41507-15</a>	
<b>Llaves de tres vías y bidireccionales, SS 303</b>			
<b>W</b>	Bidireccional, hembra x macho tipo Luer	<a href="#">YV-41607-00</a>	
<b>X</b>	De tres vías, hembra tipo Luer x macho tipo Luer x macho tipo Luer	<a href="#">YV-41607-02</a>	
<b>Llaves de cuatro vías, latón cromado con acabado satinado</b>			
<b>Y</b>	Hembra tipo Luer x macho tipo Luer x macho tipo Luer x macho tipo Luer	<a href="#">YV-41607-08</a>	

### Llaves de tres vías

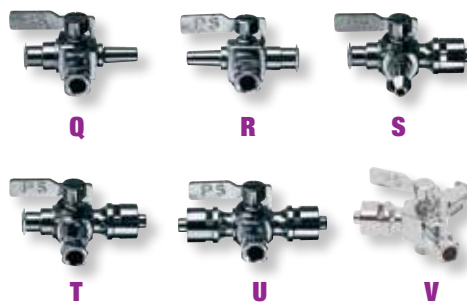

### Llave de tres vías y bidireccionales de SS 303

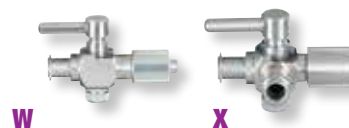

### Colectores de latón niquelado

Referencia	Descripción	Número de catálogo	Precio/unidad
<b>Z</b>	3 puertos de bloqueo macho con 1 puerto hembra	<a href="#">YV-41507-91</a>	
	4 puertos de bloqueo macho con 1 puerto hembra	<a href="#">YV-41507-92</a>	
	5 puertos de bloqueo macho con 1 puerto hembra	<a href="#">YV-41507-93</a>	
	5 puertos hembra con 1 puerto macho	<a href="#">YV-41507-95</a>	

### Llave de cuatro vías

### Colectores

