

Conexiones de desconexión rápida de plástico

Las conexiones se acoplan en un instante



- Las conexiones de acetal son ideales para utilizar con líquidos corrosivos.
- Los materiales de policarbonato y polisulfona cumplen con los requisitos de la Clase VI de la USP.


Simplemente presione el pestillo para desconectar las mitades del acoplamiento. Los materiales de policarbonato y polisulfona cumplen con los requisitos de la Clase VI de la USP y aprueban todas las pruebas fisicoquímicas, de citotoxicidad, lixiviables y extraíbles. Pida los acopladores completos o los cuerpos e insertos por separado a partir de los datos de las tablas siguientes.

Nota: Los cuerpos e insertos estándar encajan, pero no funcionarán con cuerpos e insertos grandes y viceversa.

Especificaciones

Material del cuerpo	Acetal	Policarbonato (PC)	Polisulfona (PSF)
Intervalo de temperatura	-40 a 180 °F (-40 a 82 °C)	-40 a 250 °F (-40 a 121 °C)	-40 a 300 °F (-40 a 148 °C)
Presión máx.	120 psi	125 psi†	120 psi
Vacío máx.	28" Hg	25" Hg	25" Hg
Esterilización	Autoclave o ETO	Autoclave, ETO o irradiación gamma	Autoclave, ETO o irradiación gamma

†La presión máx. para las conexiones de policarbonato de 1/2" es 60 psi.

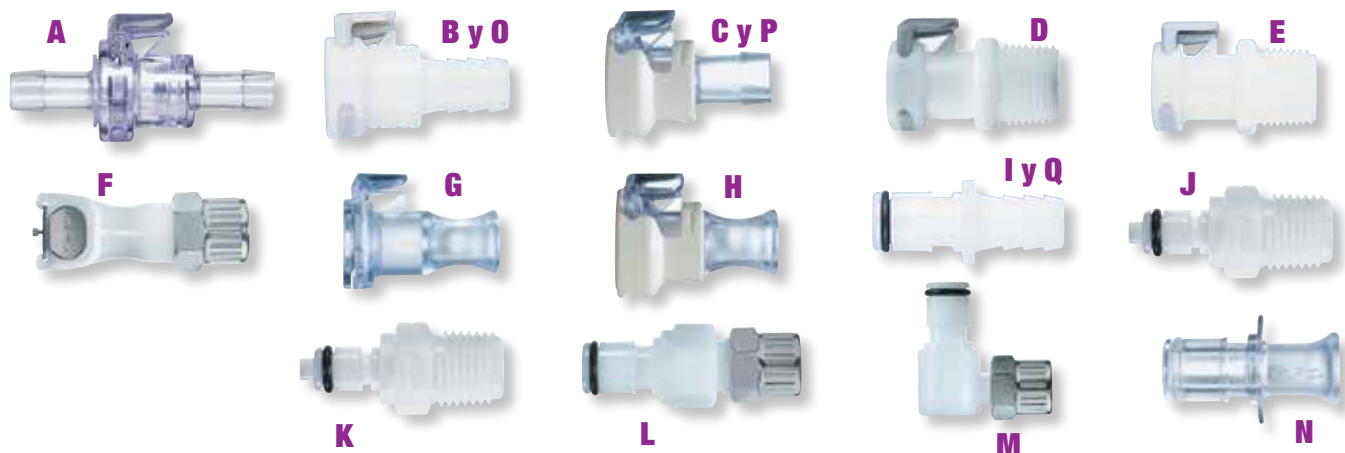

Acoplamientos completos

Referencia	Tamaño	Material	Longitud	Número de catálogo	Cant./pqte.	Precio/pqte.	
A	DI de la manguera de 1/4"	Acetal	—	YV-06360-90	10		
		PC	—	YV-31305-00	10		
	DI de la manguera de 3/8"	Acetal	—	YV-06360-91	10		
		PC	—	YV-31305-05	10		
			PSF	—	YV-31306-05	10	

Cuerpos y tapas estándar

Referencia	Tamaño	Material	Longitud	Número de catálogo	Cant./pqte.	Precio/pqte.
Cuerpos dentados						
B	DI de la manguera de 1/4"	Acetal	1.31" (33.3 mm)	YV-06360-94	10	
		PC		YV-31311-11	5	
		PSF		YV-31311-21	5	
	DI de la manguera de 3/8"	Acetal	1.31" (33.3 mm)	YV-06360-95	10	
		PC		YV-31311-12	5	
		PSF		YV-31311-22	5	
Cuerpos de acoplamiento de espiga para manguera con bloqueo						
C	DI de la manguera de 1/4"	PC	1.31" (33.3 mm)	YV-31311-16	5	
		PSF		YV-31311-26	5	
	DI de la manguera de 3/8"	PC	1.31" (33.3 mm)	YV-31311-17	5	
		PSF		YV-31311-27	5	
Cuerpos de flujo directo BSP						
D	BSP de 1/4"	Acetal	1.31" (33.3 mm)	YV-06360-01	10	
	BSP de 3/8"			YV-06360-02	10	
Cuerpos NPT (M)						
E	NPT de 1/4"	Acetal	1.31" (33.3 mm)	YV-06360-00	10	
	NPT de 3/8"			YV-06360-96	10	
Cuerpos de acoplamiento de compresión						
F	DE de 1/4"	Acetal	1.31" (33.3 mm)	YV-06360-06	10	
	DE de 3/8"			YV-06360-08	10	
Tapas de sellado						
G	1/4"	PC	1.31" (33.3 mm)	YV-31311-64	5	
	1/4"	PSF		YV-31311-74	5	
Tapas de sellado con bloqueo						
H	1/4"	PC	1.31" (33.3 mm)	YV-31311-67	5	
	1/4"	PSF		YV-31311-77	5	

Insertos y tapones estándar

Referencia	Tamaño	Material	Longitud	Número de catálogo	Cant./pqte.	Precio/pqte.
Insertos dentados						
I	DI de la manguera de 1/4"	Acetal	1.28" (32.5 mm)	YV-06360-92	10	
		PC		YV-31311-61	5	
		PSF		YV-31311-71	5	
	DI de la manguera de 3/8"	Acetal	1.28" (32.5 mm)	YV-06360-93	10	
		PC		YV-31311-62	5	
		PSF		YV-31311-72	5	
Insertos de flujo directo BSP						
J	BSP de 1/4"	Acetal	1.28" (32.5 mm)	YV-06360-27	10	
	BSP de 3/8"			YV-06360-97	10	
Insertos NPT (M)						
K	NPT de 1/4"	Acetal	1.28" (32.5 mm)	YV-06360-16	10	
	NPT de 3/8"			YV-06360-18	10	
Insertos de acoplamiento de compresión						
L	DE de 1/4"	Acetal	1.28" (32.5 mm)	YV-06360-21	10	
	DE de 3/8"			YV-06360-24	10	
Tapas de sellado						
M	DE de 1/4"	Acetal	1.28" (32.5 mm)	YV-06360-31	10	
	DE de 3/8"			YV-06360-34	10	
Tapones con bloqueo						
N	1/4"	PC	1.20" (30.5 mm)	YV-31311-68	5	
	1/4"	PSF		YV-31311-78	5	

Cuerpos e insertos grandes (Se deben usar estos cuerpos e insertos juntos)

Referencia	Tamaño	Material	Longitud	Número de catálogo	Cant./pqte.	Precio/pqte.
Cuerpos dentados						
O	DI de la manguera de 1/2"	PC	1.96" (49.8 mm)	YV-31311-13	5	
		PSF		YV-31311-23	5	
Cuerpos de acoplamiento de espiga para manguera con bloqueo						
P	DI de la manguera de 3/8"	PC	1.96" (49.8 mm)	YV-31311-18	5	
		PSF		YV-31311-28	5	
Insertos dentados						
Q	DI de la manguera de 1/2"	PC	1.90" (48.3 mm)	YV-31311-63	5	
		PSF	1.40" (35.6 mm)	YV-31311-73	5	