


Recipientes de almacenamiento apilables

No se oxidan ni se corroen

A-B. AkroBins estándar y extra grande. No se ve afectado por ácidos débiles y álcalis, estos recipientes se pueden esterilizar en autoclave a 250 °F (121 °C). Diseño reforzado que impide que se desparramen cuando se apilan o se cargan.

C. AkroBins con ESD. Los recipientes con disipadores de electrostática (ESD) crean un sistema de almacenamiento seguro y conveniente. Reborde para colgar a todo lo ancho que soportan cargas pesadas.

Dimensiones generales (An x Al x F)	Capacidad máxima	Número de catálogo	Cant./ pqte.	Precio/ pqte	Número de catálogo	Cant./ pqte.	Precio/ pqte
A. AkroBins estándar; apilables y montables en bastidor							
5½" x 5" x 10⅞"	30 lb	YV-47151-20	1		YV-47151-10	12	
8¼" x 7" x 10¾"	50 lb	YV-47151-22	1		YV-47151-12	6	
16½" x 7" x 14¾"	75 lb	YV-47151-24	1		YV-47151-14	6	
8¼" x 9" x 18"	75 lb	YV-47151-26	1		YV-47151-16	6	
B. AkroBins extra grandes; apilables							
12¾" x 6" x 20"	100 lb	YV-47151-28	1		YV-47151-17	4	
12¾" x 8" x 20"	150 lb	YV-47151-30	1		YV-47151-19	3	
12¾" x 12" x 20"	200 lb	YV-47151-32	1		YV-47151-21	2	
18¾" x 12" x 20"	300 lb	—	—		YV-47151-23	1	
18¾" x 12" x 29¼"	300 lb	—	—		YV-47151-25	1	
C. AkroBins con ESD; apilables y montables en bastidor							
4⅞" x 3" x 5⅝"	10 lb	YV-47151-34	1		YV-47150-30	24	
4⅞" x 3" x 7⅝"	10 lb	YV-47151-36	1		YV-47150-32	24	
5½" x 5" x 10⅞"	30 lb	YV-47151-38	1		YV-47150-34	12	
11" x 5" x 10⅞"	50 lb	YV-47151-40	1		YV-47150-36	6	
8¼" x 7" x 14¾"	60 lb	YV-47151-42	1		YV-47150-40	12	

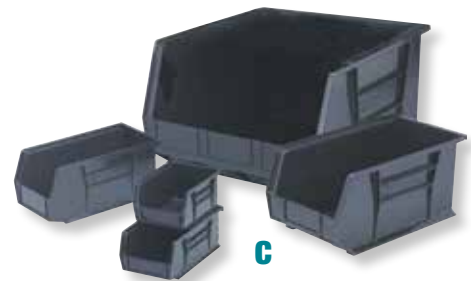

Cajas contenedoras de HDPE

Apilables para maximizar el espacio de almacenamiento

- Contienen fugas y derrames
- Se pueden cerrar con ataduras de cables
- Se encajan entre sí para un fácil almacenamiento cuando no están en uso

Capacidad L	Dimensiones (L x An x Al)	Número de catálogo	Precio	Tapas opcionales	
				N.º de cat.	Precio
14.16	16" x 10" x 5⅝"	YV-06810-60		YV-06810-65	
33.98	17" x 14½" x 9⅞"	YV-06810-70		YV-06810-75	
73.62	20⅞" x 18½" x 12⅞"	YV-06810-80		YV-06810-85	
104.77	26⅞" x 18¼" x 14⅞"	YV-06810-90		YV-06810-95	



Recipientes inclinados apilables

Personalízelo a sus necesidades

- Vea el contenido a simple vista por su construcción de plástico transparente
- Fácil acceso a los artículos mediante la apertura en ángulo de 45°
- Límpielos sacando los recipientes de la carcasa

Las unidades tienen un ancho uniforme para facilitar el apilamiento.



Número de recipientes	Interior del recipiente (An x Al x F)	Dimensiones generales (An x Al x F)	Número de catálogo	Precio
6	3½" x 3¾" x 2⅝"	23⅝" x 4½" x 3⅝"	YV-47110-02	
5	4¼" x 5¾" x 3¾"	23⅝" x 6½" x 5¼"	YV-47110-04	
4	5⅝" x 7½" x 5"	23⅝" x 8⅝" x 6⅝"	YV-47110-06	
3	7⅞" x 8⅝" x 5⅞"	23⅝" x 9½" x 7¾"	YV-47110-08	
2	11⅞" x 13⅝" x 8⅞"	23⅝" x 13⅞" x 11¾"	YV-47110-10	

Gabinets con vista de almacenamiento para laboratorio

Es muy fácil ver el contenido

- Se pueden cerrar para una mayor seguridad
- El gabinete de pared incluye soportes para la pared

Gabinete de piso 47546-62



Descripción	Tamaño (An x Al x F)	Peso envío		Número de catálogo	Precio
		lb	kg		
Piso	36" x 78" x 24"	176	80	YV-47546-62	
Montaje en pared	30" x 26" x 12"	48	22	YV-47546-64	