


## DISPLAY DETAILS

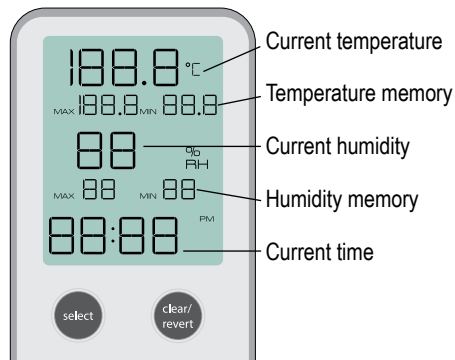

## CLEARING INDIVIDUAL READINGS

1. Press select button until desired reading to be cleared is flashing.
2. Press and hold clear/revert button for 3 seconds to clear reading.

## CLEARING ALL MEMORY READINGS

1. Press and hold clear/revert button for 3 seconds to clear all memory readings.

## WARRANTY, SERVICE, OR RECALIBRATION

**Traceable®**

12554 Old Galveston Rd. Suite B230  
Webster, Texas 77598 USA  
Ph. 281-482-1714 • Fax 281-482-9448  
support@traceable.com  
traceable.com

Traceable® Products are ISO 9001:2015 Quality-Certified by DNV and ISO/IEC 17025:2017 accredited as a Calibration Laboratory by A2LA.

Item No. 56000-10


Model No. 5660

©2022 1065T6\_M\_92-5660-00 Rev. 1 07172025

# Traceable® Thermohygrometer with Clock Quick-Start Guide





## Traceable® Thermohygrometer with Clock

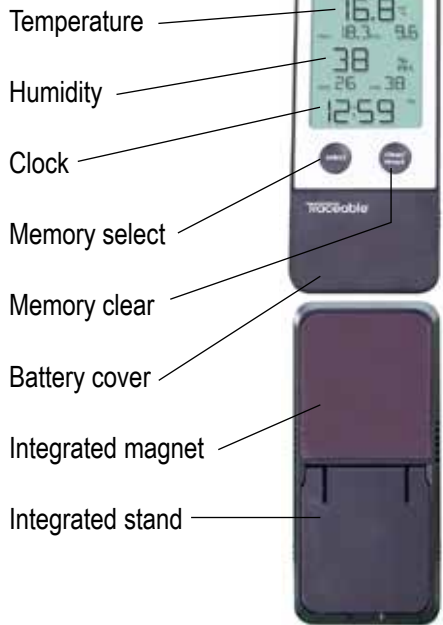


## INITIAL SETUP


- 1** Remove battery cover and insert batteries.

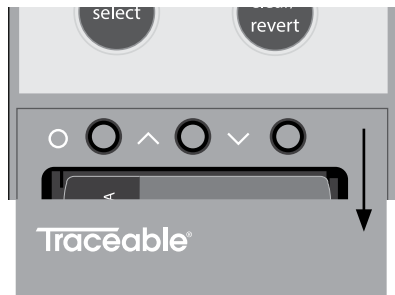

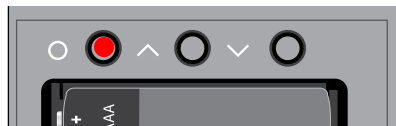

- 2** Once batteries are installed, press  button to select setting.

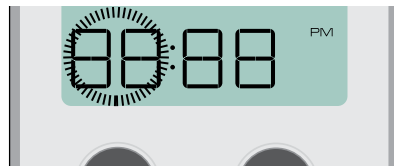


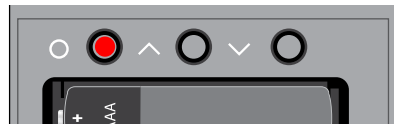
- 3** The first setting, Hours, will flash on display.



- 4** Press “” and “” buttons to adjust setting.




- 5** Once finished, press  button to save setting and proceed to Minutes, 12/24 Hour, etc.




- 6** Complete all settings to configure device:
  - Hours
  - Minutes
  - 12 or 24 hour format clock
  - Temperature units

- 7** Replace battery cover.

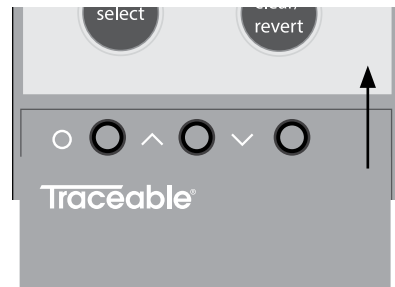

## INFORMACIÓN DE LA PANTALLA

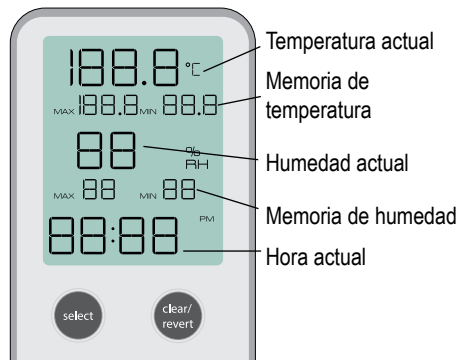

## CÓMO BORRAR LAS LECTURAS INDIVIDUALES

1. Pulse el botón "select" (seleccionar) hasta que la lectura que desea borrar aparezca de manera intermitente.
2. Mantenga pulsado el botón "clear/revert" (borrar/revertir) durante 3 segundos para borrar la lectura.

## CÓMO BORRAR TODAS LAS LECTURAS DE LA MEMORIA

1. Mantenga pulsado el botón "clear/revert" (borrar/revertir) durante 3 segundos para borrar todas las lecturas de la memoria.

## GARANTÍA, SERVICIO O RECALIBRACIÓN

**Traceable®**

12554 Old Galveston Rd. Suite B230  
Webster, Texas 77598 USA  
T. 281-482-1714 • Fax 281-482-9448  
support@traceable.com  
traceable.com

Los productos Traceable® cuentan con la certificación de calidad ISO 9001:2015 otorgada por DNV y la acreditación ISO/IEC 17025:2017 como laboratorio de calibración otorgada por A2LA.

Artículo N.º 56000-10

Modelo N.º 5660

©2022 1065T6\_M\_92-5660-00 Rev. 1 07172025

# Traceable®

## Guía de inicio rápido del termohigrómetro con reloj




## Termohigrómetro Traceable® con reloj




## CONFIGURACIÓN INICIAL


**1** Retire la tapa de las pilas para introducir las pilas.

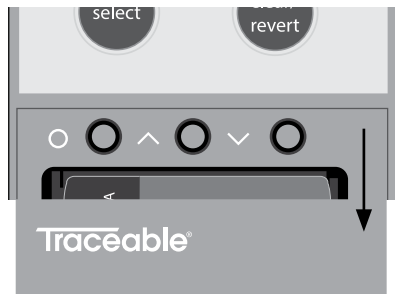

**2** Una vez que las pilas estén instaladas, pulse el botón para seleccionar el ajuste.

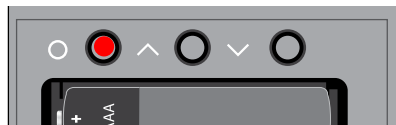


**3** El primer ajuste (Horas) aparecerá en pantalla de manera intermitente.

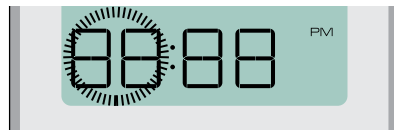

**4** Pulse los botones "" y "" para ajustar la configuración.




**5** Una vez que haya terminado, pulse el botón para guardar la configuración y continuar con los ajustes de Minutos, 12/24 horas, etc.

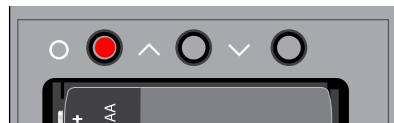


**6** Complete todos los ajustes para configurar el dispositivo:

- Horas
- Minutos
- Reloj con formato de 12 o 24 horas
- Unidades de temperatura

**7** Vuelva a colocar la tapa de las pilas.

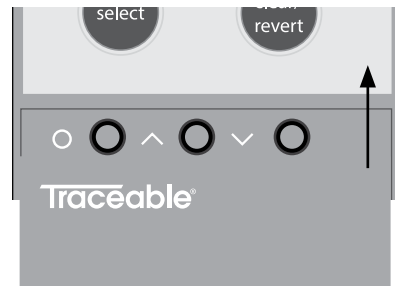

## DÉTAILS DE L’AFFICHAGE

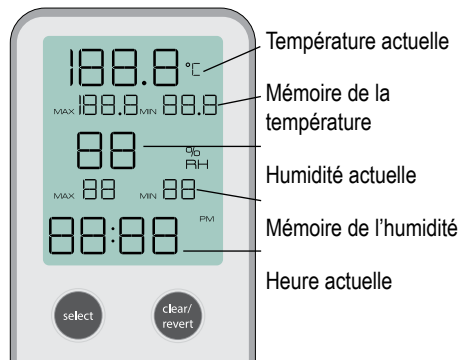

## POUR EFFACER UN RELEVÉ SPÉCIFIQUE

1. Appuyez sur le bouton select (sélection) jusqu’à ce que le relevé à effacer clignote.
2. Appuyez sur le bouton clear/revert (effacer/rétablir) pendant 3 secondes pour effacer le relevé.

## POUR EFFACER TOUS LES RELEVÉS DE LA MÉMOIRE

1. Appuyez sur le bouton clear/revert (effacer/rétablir) pendant 3 secondes pour effacer tous les relevés de la mémoire.

## GARANTIE, SERVICE OU RÉÉTALONNAGE

**Traceable®**

12554 Old Galveston Rd. Suite B230  
Webster, Texas 77598 USA  
Ph. 281-482-1714 • Fax 281-482-9448  
support@traceable.com  
traceable.com

Les produits Traceable® sont certifiés ISO 9001:2015 par DNV et accrédités ISO/CEI 17025:2017 en tant que laboratoire d’étalonnage par A2LA.


N° d'article 56000-10

N° de modèle 5660


©2022 1065T6\_M\_92-5660-00 Rev. 1 07182025

# Traceable®

## Guide de démarrage rapide du thermohygromètre avec horloge

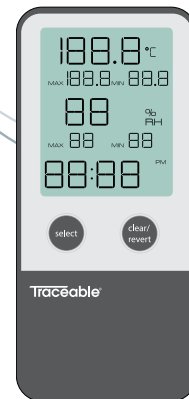


## Thermohygromètre avec horloge Traceable®

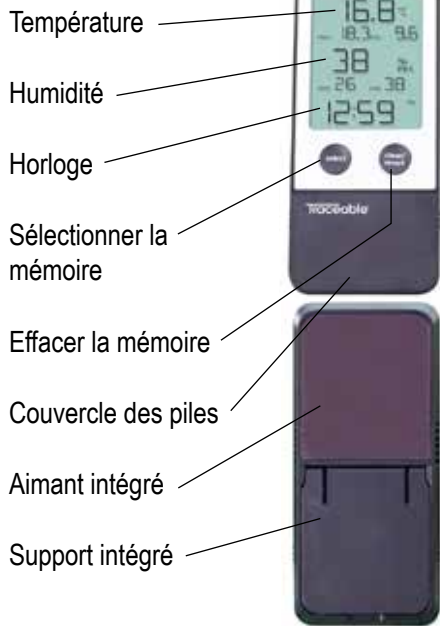


## CONFIGURATION INITIALE


**1** Retirez le couvercle et insérez des piles.

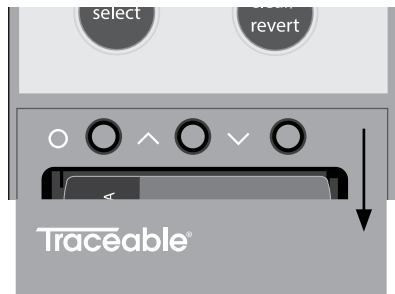

**2** Une fois les piles installées, appuyez sur le bouton ○ pour sélectionner le réglage.

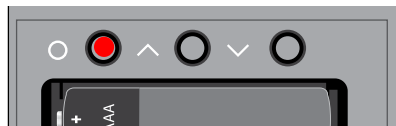


**3** Le premier réglage, celui des heures, clignote alors à l'écran.

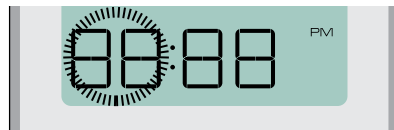

**4** Utilisez les boutons ^ et v pour définir le réglage des heures.




**5** Une fois terminé, appuyez sur le bouton ○ pour enregistrer le réglage et passer aux minutes, au format 12/24 heures, etc.

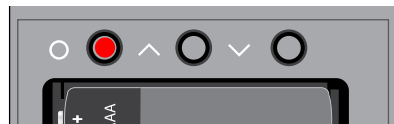


**6** Procédez à tous les réglages pour configurer l'appareil :

- Heures
- Minutes
- Horloge au format 12 ou 24 heures
- Unités de température

**7** Remettez le couvercle des piles en place.

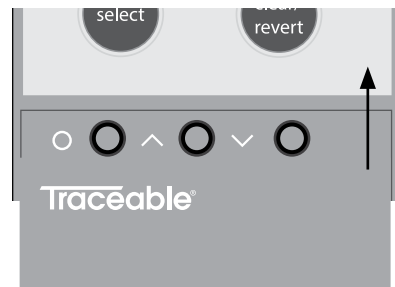

## DETAILS ANZEIGEN

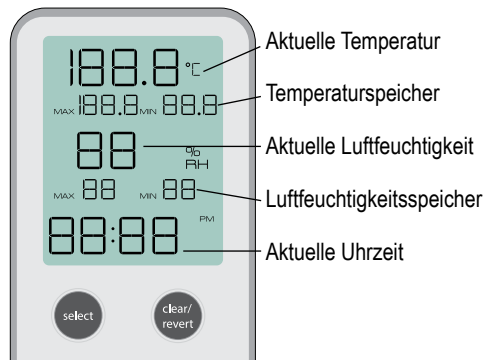

## LÖSCHUNG EINZELNER MESSWERTE

1. Drücken Sie die Taste „Select“ (Auswählen), bis der gewünschte zu löschende Messwert blinkt.
2. Halten Sie die Taste „Clear/Revert“ (Löschen/Rückgängig) 3 Sekunden lang gedrückt, um den Messwert zu löschen.

## LÖSCHEN ALLER GESPEICHERTEN MESSWERTE

1. Halten Sie die Taste „Clear/Revert“ (Löschen/Rückgängig) 3 Sekunden lang gedrückt, um alle gespeicherten Messwert zu löschen.

## GARANTIE, WARTUNG ODER REKALIBRIERUNG

**Traceable®**

12554 Old Galveston Rd. Suite B230  
Webster, Texas 77598 USA  
T. 281-482-1714 • Fax 281-482-9448  
support@traceable.com  
traceable.com

Traceable® Produkte sind gemäß ISO 9001:2015  
qualitätszertifiziert durch DNV und gemäß ISO/IEC  
17025:2017 akkreditiert als Kalibrierungslabor durch A2LA.

Art.-Nr. 56000-10

Modell-Nr. 5660

©2022 1065T6\_M\_92-5660-00 Rev.1 07172025

# Traceable® Thermohygrometer mit Uhr Schnellstart-Anleitung



## Traceable® Thermohygrometer mit Uhr

Temperatur

Feuchtigkeit

Uhr

Speicher auswählen

Speicher löschen

Batterieabdeckung


Integrierter Magnet

Integriertes Stativ




## ERSTEINRICHTUNG

- 1 Entfernen Sie den Deckel des Batteriefachs und legen Sie die Batterien ein.

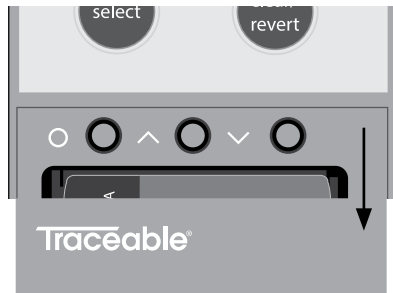


- 2 Sobald die Batterien eingesetzt sind, drücken Sie auf die Taste O, um die Einstellung auszuwählen.

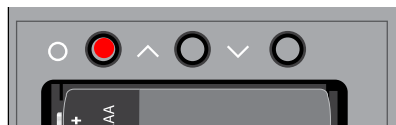

- 3 Die erste Einstellung, Stunden, blinkt im Display.



- 4 Drücken Sie die Tasten „^“ und „v“, um die Einstellung anzupassen.

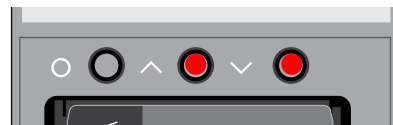


- 5 Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die Taste O, um die Einstellung zu speichern und mit den Minuten, Stunden (im 12-/24-Stunden-Format) usw. fortzufahren.




- 6 Vervollständigen Sie alle Einstellungen, um das Gerät zu konfigurieren:
  - Stunden
  - Minuten
  - Uhr im 12- oder 24-Stunden-Format
  - Temperatur-Einheiten

- 7 Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf.

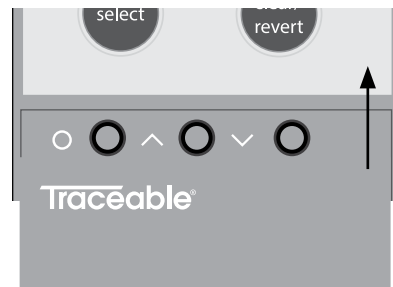

## DETTAGLI DEL DISPLAY

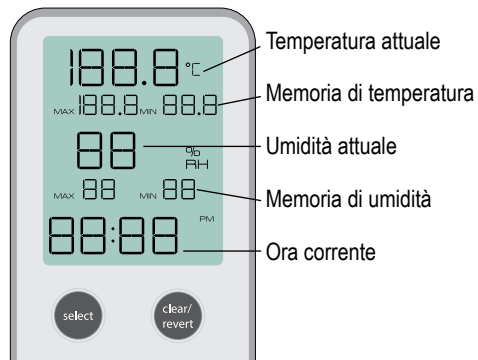

## CANCELLAZIONE DI SINGOLE LETTURE

1. Premere il tasto di selezione fino a quando non lampeggia la lettura desiderata da cancellare.
2. Tenere premuto il tasto di cancellazione/annullamento per 3 secondi per cancellare la lettura.

## CANCELLAZIONE DI TUTTE LE LETTURE IN MEMORIA

1. Tenere premuto il tasto di cancellazione/annullamento per 3 secondi per cancellare tutte le letture in memoria.

## GARANZIA, ASSISTENZA O RICALIBRAZIONE

**Traceable®**

12554 Old Galveston Rd. Suite B230  
Webster, Texas 77598 USA  
Ph. 281-482-1714 • Fax 281-482-9448  
support@traceable.com  
traceable.com

I prodotti Traceable® sono certificati di qualità ISO 9001:2015 da DNV e accreditati ISO/IEC 17025:2017 come Laboratorio di calibrazione da A2LA.

Articolo n. 56000-10  
Modello n. 5660  
©2022 1065T6\_M\_92-5660-00 Rev. 1 07172025

# Traceable®

## Guida rapida al termoisigrometro con orologio





## Termoigrometro Traceable® con orologio




## CONFIGURAZIONE INIZIALE

- 1** Rimuovere il coperchio del vano batterie e inserire le batterie.
- 2** Una volta installate le batterie, premere il tasto **O** per selezionare l'impostazione.

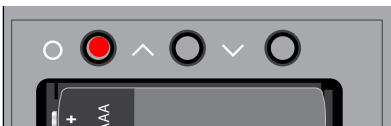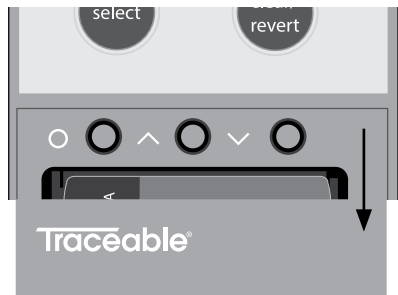


- 3** La prima impostazione, Ore, lampeggia sul display.

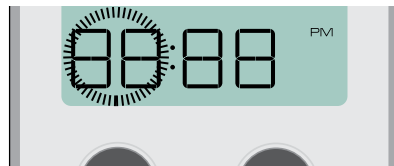

- 4** Premere i tasti “^” e “v” per regolare l'impostazione.



- 5** Al termine, premere il tasto **O** per salvare l'impostazione e passare a Minuti, 12/24 ore, ecc.

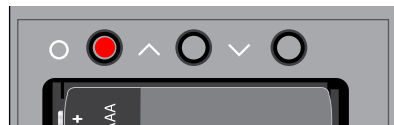

- 6** Completare tutte le impostazioni per configurare il dispositivo:

- Ore
- Minuti
- Formato orologio 12 o 24 ore
- Unità di temperatura

- 7** Sostituire il coperchio del vano batterie.

